

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A

Артикульный номер: 3397084



Шестигранная гайка по DIN 934 с метрической резьбой.



A2	Нержавеющая сталь
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	3397084
Тип	NN M8 A2
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,52 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0225 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 V2A

Артикульный номер: 3397084



Размеры

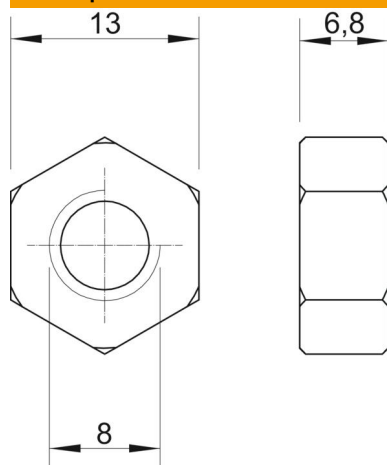

Размер d	8 мм
Размер h	6,8 мм

Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	13
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	5/16 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник