

Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 10

Артикульный номер: 3498144



Саморез для огнестойкого крепления кабельных устройств для сохранения функциональности по стандарту DIN 4102, часть 12, на элементах несущих деревянных конструкций. Благодаря форме головки возможна установка без дополнительной подкладной шайбы.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3498144
Тип	НТ 10x120 TD
Обозначение 1	Винт с плоской головкой
Обозначение 2	для деревянных деталей
Производитель	OBO
Размер	10x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винт с плоской головкой НТ 10

Артикульный номер: 3498144



Размеры

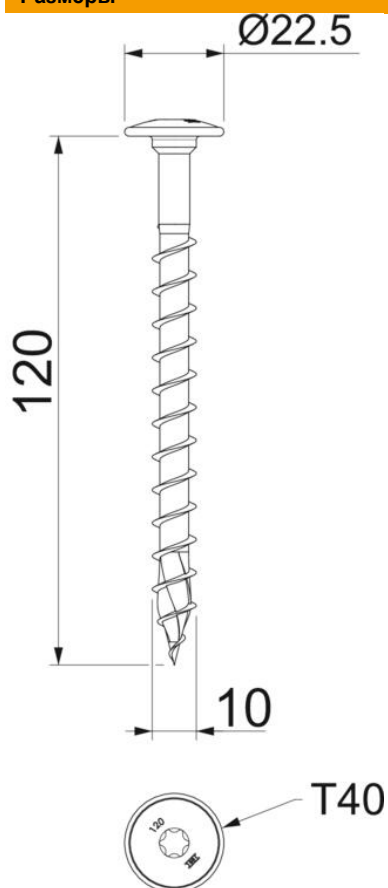

Длина	120 мм
Размер D	10 мм
Размер L	120 мм

Технические характеристики

Закаленная поверхность	да
Диаметр головки	22,5 мм
Форма головки	Тарельчатая головка
Диаметр стержня	7 мм
Винтовая система	Togx
Двойной	нет