


Технический паспорт

Напольная пластина для ISS110100

Артикульный номер: 6290134



Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки электромонтажных колонн типа ISS140110.

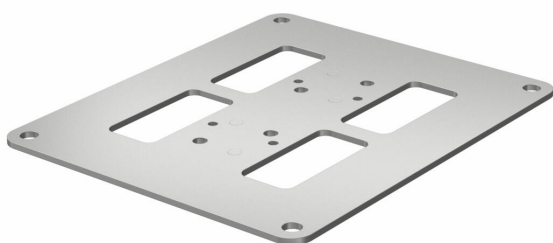

St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6290134
Тип	ISSBP140110WA
Обозначение 1	Напольная пластина
Производитель	OBO
Размер	200x170x3mm
Цвет	алюминиевый белый; RAL 9006
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,6759 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Напольная пластина для ISS110100



Артикульный номер: 6290134

Размеры

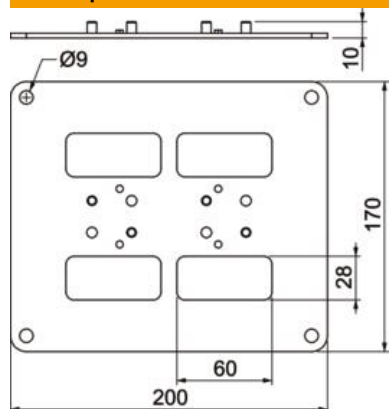

Длина	170 мм
Ширина	200 мм
Высота	3 мм

Технические характеристики

Регулируется	нет
Не содержит галогенов	да