

Технический паспорт

Напольная пластина ISS70110

Артикульный номер: 6290100



Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 монтажными отверстиями Ø 8,5 мм. Подходит для установки монтажных колонн типа ISS70110.



St Сталь

FSK Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием

Исходные данные

Артикульный номер	6290100
Тип	ISSBP70110RW
Обозначение 1	Напольная пластина
Производитель	OBO
Размер	170x130x3
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,6874 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Напольная пластина ISS70110

Артикульный номер: 6290100



Размеры

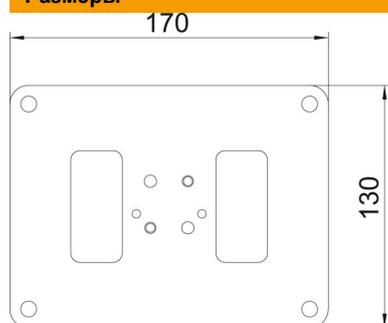

Длина	170 мм
Ширина	130 мм
Высота	3 мм

Технические характеристики

Регулируется	нет
Не содержит галогенов	да