

 
# Технический паспорт

## Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700

### Артикульный номер: 6290040



Электромонтажная колонна ISS, неукомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых, телефонных розеток и т. д.), максимально возможен монтаж 10 устройств. Подходит для напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказывать отдельно. Монтаж устройств возможен при использовании монтажных коробок серии 71GD... Дополнительно возможна установка разделительной перегородки GA-TW (6279711) и фиксаторов крышки KL80A.



**Alu** Алюминий

#### Исходные данные

Артикульный номер	6290040
Тип	ISSHS140700RW
Обозначение 1	Монтажная колонна
Обозначение 2	Пол
Производитель	OBO
Размер	675x130x140
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	466 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	49,886 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700


Артикульный номер: 6290040



## Размеры

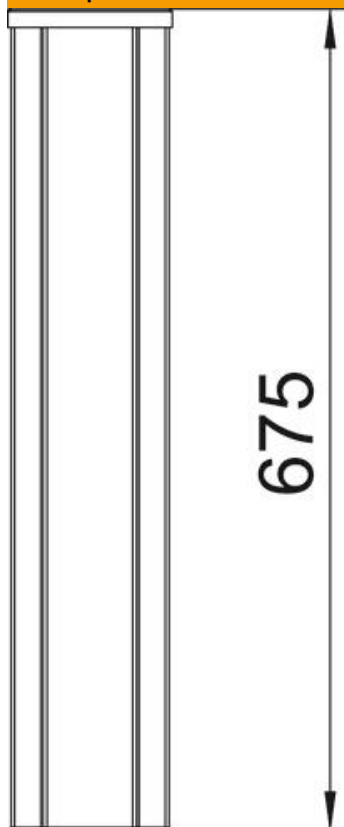

Длина	675 мм
Ширина	130 мм
Высота	140 мм

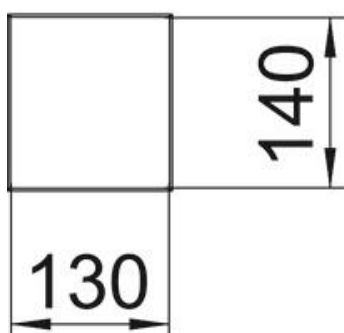

# Технический паспорт

Электромонтажная колонна, тип ISSHS140700

Артикульный номер: 6290040



## Технические характеристики

Количество крышек	2
Кол-во секций	2 Сталь
Исполнение	двухсторонний
Вид крепления	Привинтить
Монтаж в полу	да
Потолочный монтаж	нет
Сплошной профиль	да
Не содержит галогенов	да
Кабельный ввод	Внизу
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Нестационарный	нет
Форма колонны	прямоугольной формы
Высота колонны мин.	675 мм
Регулируемый	нет
Предварительно соединен проводами	нет