

Технический паспорт

Настенное и напольное крепление



Артикульный номер: 6016421



Настенное крепление для проволочных лотков с высотой боковой стенки 55 мм.
Для настенного крепления проволочных лотков шириной макс. до 200 мм.

Для центрального потолочного подвеса проволочного лотка шириной макс. 200 мм.

Для подвешивания проволочного лотка шириной от 300 мм.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6016421
Тип	K12 1818 A2
Обозначение 1	Настенное крепление
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	50x59
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5885 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Настенное и напольное крепление

Артикульный номер: 6016421



Размеры

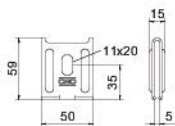

Технические характеристики

Нержавеющая сталь,
протравленная

нет