


Технический паспорт

Адаптерная пластина асимметричная

Артикульный номер: 6346820

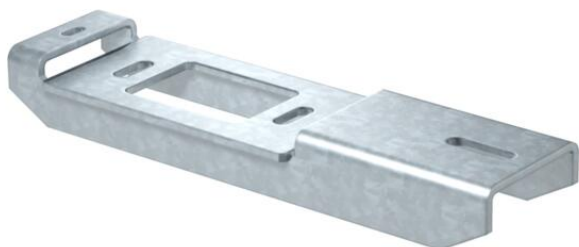

Асимметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъемности у подвесок IS 8 K и US 7 K.
Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6346820
Тип	KA-ASY FT
Обозначение 1	Асимметричн адаптерн пластина
Обозначение 2	для US 7K и IS 8K
Производитель	OBO
Размер	400x101
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	280 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	9,4196 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

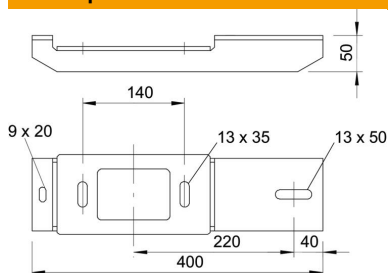

Длина	400 мм
Ширина	100 мм
Высота	50 мм

Технический паспорт

Адаптерная пластина асимметричная

Артикульный номер: 6346820



Односторонняя нагрузка	Максимальная нагрузка [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ 70 M12-15/110	9,6	9,3	7	7	5	5