

Технический паспорт

Угловое крепление

Артикульный номер: 6346763

OBO
BETTERMANN



Угловое крепление с приваренным U-образным профилем для фиксации на внешних углах 90°. К U-образному профилю с помощью винтов крепятся настенные и опорные кронштейны.

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6346763
Тип	КА-EA FT
Обозначение 1	Угловое крепление
Обозначение 2	для настенного/опор.кронштейна
Производитель	ОВО
Размер	250x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	201 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	5,4045 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловое крепление

Артикульный номер: 6346763

OBO
BETTERMANN

Размеры

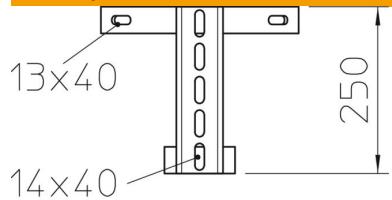

Ширина	300 мм
Высота	250 мм

