

# Технический паспорт

## Адаптерная пластина симметричная

Артикульный номер: 6346804



Симметричная адаптерная пластина для увеличения грузоподъемности у подвесок IS 8 K и US 7 K.  
Адаптерная пластина повышает несущую способность подвесок типа IS 8 K и US 7 K при учёте характеристик дюбелей.




**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6346804
Тип	KA-SY FT
Обозначение 1	Симметрич адаптерная пластина
Обозначение 2	для US 7K и IS 8K
Производитель	OBO
Размер	400x100
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	276 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	9,3465 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

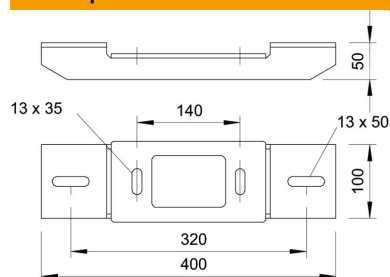

Длина	400 мм
Ширина	100 мм
Высота	50 мм

# Технический паспорт

Адаптерная пластина симметричная

Артикульный номер: 6346804



Односторонняя нагрузка	Максимальная нагрузка [кН]					
	Ширина кронштейна [мм]					
Тип дюбеля	110	210	310	410	510	610
BZ 70 M12-15/110	9,6	9	7	6,9	5	5