


# Технический паспорт

## Ответвительная пластина для кабеля FS

Артикульный номер: 6220139

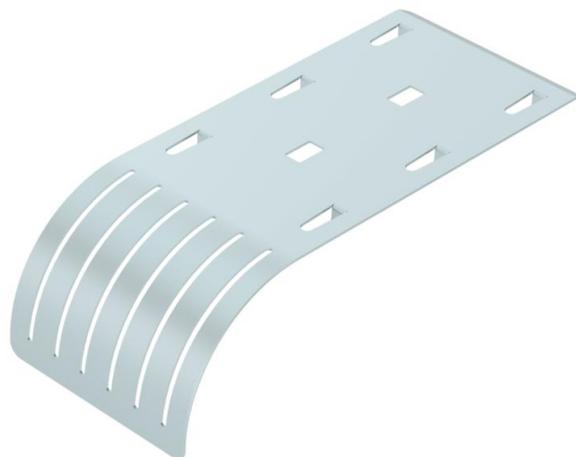

Кабельный отвод для проволочных лотков.  
Кабельный отвод сохраняет определенные радиусы изгиба и предотвращает возможные обрывы кабеля. Устанавливается в продольном направлении и сбоку, подходит для большой ширины.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6220139
Обозначение 1	Кабельный ввод для лотка
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	192x85x51
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	14,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Ответвительная пластина для кабеля FS

Артикульный номер: 6220139



## Размеры

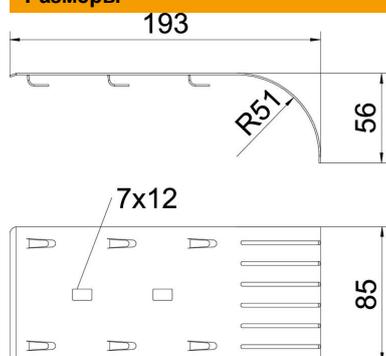

Длина	193 мм
Ширина	85 мм
Ширина	3,47 in

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет