

Технический паспорт

Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус

Артикульный номер: 2003266



Винты для крепления приборов и крышек различных типов, с резьбой диаметром 3,2 мм.



CE

St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	2003266
Тип	KGS 15 G
Обозначение 1	Винт
Обозначение 2	для Штукатурка/полая стена
Производитель	OBO
Размер	Ø3,2mm, 15mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,09 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винты KGS, с приводным механизмом плюс-минус


Артикульный номер: 2003266



Размеры

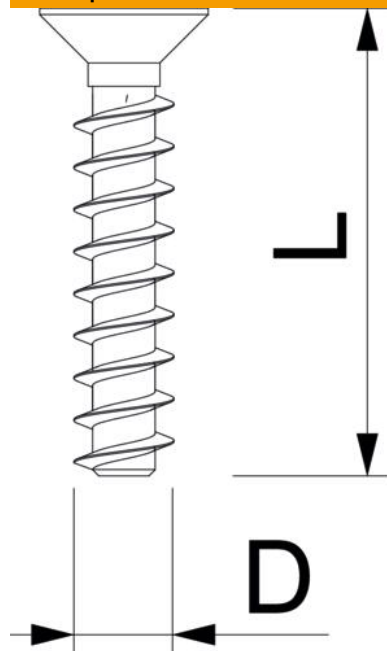

Длина	15 мм
Размер L	15 мм

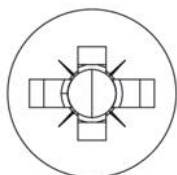

Технические характеристики

Форма головки	Потайная головка
Винтовая система	ПлюсМинус