

Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов



Артикульный номер: 2047723



Система труб с муфтой из пластика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

Артикульный номер	2047723
Обозначение 1	Пластиковая армирован. труба
Обозначение 2	без содержания галогенов
Производитель	OBO
Размер	Ø32, 3000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Метр
Масса	20,4 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047723




Размеры

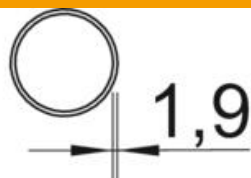

Длина	3 000 мм
Размер D	32 мм
Размер L	3 000 мм
Размер m (мм)	M32
Размер t	1,9 мм

M32

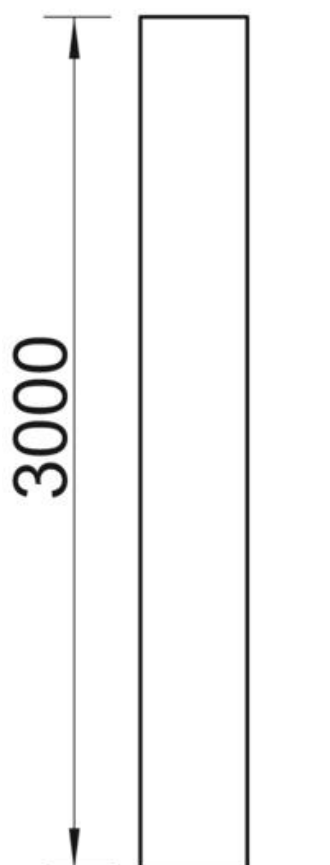

Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047723



Технические характеристики

Параметры изгиба	Жесткий
Прочность при сжатии	тяжелый (1250 Н)
Температура эксплуатации, макс.	+ 90 °C
Температура эксплуатации, мин.	- 15 °C
Размер	M32
Не содержит галогенов	да
Код классификации	0
Ударопрочность	высокая (2,0 кг/300 мм)