

Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047724



Система труб с муфтой из пластика, согласно стандарту EN 61386 (код: 44321), для защиты кабеля и проводов от механического воздействия.



PC/
ABS

Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--|
| Артикульный номер | 2047724 |
| Обозначение 1 | Пластиковая армирован. труба |
| Обозначение 2 | без содержания галогенов |
| Производитель | OBO |
| Размер | Ø40, 3000mm |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Минимальная единица продажи | 30 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 27,1 кг |
| Единица веса | кг/100 м |


Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047724



Размеры

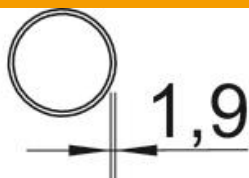

| | |
|---------------|----------|
| Длина | 3 000 мм |
| Размер D | 40 мм |
| Размер L | 3 000 мм |
| Размер m (мм) | M40 |
| Размер t | 1,9 мм |

M40

3000

Технический паспорт

Пластиковая труба без содержания галогенов

Артикульный номер: 2047724



Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Параметры изгиба | Жесткий |
| Прочность при сжатии | тяжелый (1250 Н) |
| Температура эксплуатации, макс. | + 90 °C |
| Температура эксплуатации, мин. | - 15 °C |
| Размер | M40 |
| Не содержит галогенов | да |
| Код классификации | 0 |
| Ударопрочность | высокая (2,0 кг/300 мм) |