

Технический паспорт

Траверса

Артикульный номер: 6347032



Траверса с двумя приварными рейками MS5030 для монтажа на стойках типа IS8.

Крепление на Т-образном кронштейне обеспечивается с помощью соответствующего крепления. Поперечное направление трассы.

В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6347032
Тип	KI8 CPS5-2-400FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	400mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	345,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса

Артикульный номер: 6347032



Размеры

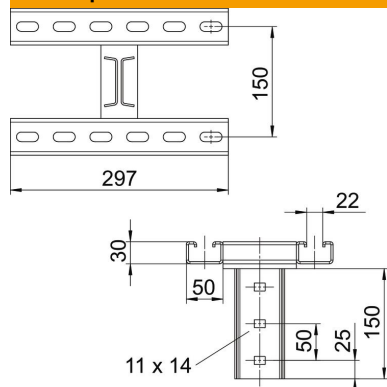

Длина	400 мм
Ширина	200 мм
Высота	180 мм

Технические характеристики

Исполнение	Прочее
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм