

# Технический паспорт

## Траверса регулируемая, продольная

Артикульный номер: 6348157



Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.  
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6348157
Тип	KI 8 VLK FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки IS 8, регулир,90°
Производитель	OBO
Размер	200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	227 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,0132 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Траверса регулируемая, продольная

Артикульный номер: 6348157



## Размеры

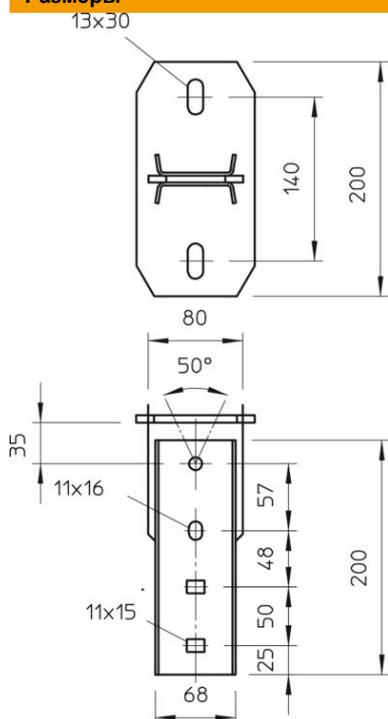

Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	221,5 мм

## Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет