

Технический паспорт

Траверса регулируемая

Артикульный номер: 6348106



Регулируемая по длине траверса, устанавливается на стойке IS 8.
В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6348106
Тип	KI 8 VQP FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки IS8, с регул длины
Производитель	OBO
Размер	200mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	219 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Траверса регулируемая


Артикульный номер: 6348106



Размеры

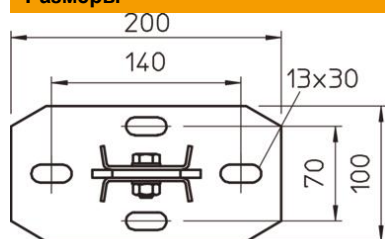

Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	200 мм

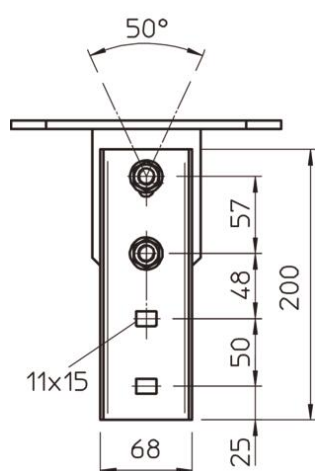

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет