


Технический паспорт

Зажим для кронштейнов AS 30 / AS 55

Артикульный номер: 6419007



Зажим для крепления кронштейна AS 30 или AS 55 на подвесной стойке IS 8.

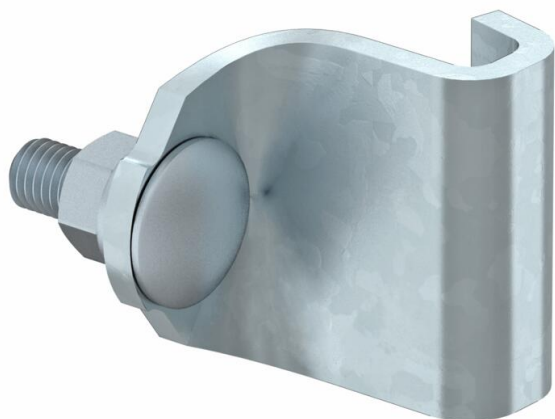

CE

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419007
Тип	KLAS 30 55 FT
Обозначение 1	Фиксирующая планка
Обозначение 2	отдельн., для AS 30 + AS 55
Производитель	OBO
Размер	37x42
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	8,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2976 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим для кронштейнов AS 30 / AS 55


Артикульный номер: 6419007



Размеры

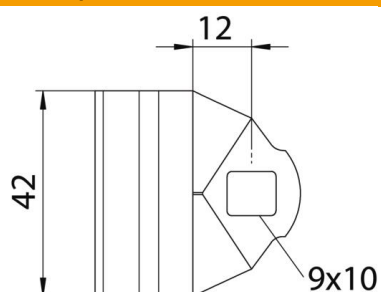

Длина	33 мм
Ширина	42 мм
Высота	42 мм
Размер В	42 мм
Размер Н	42 мм
Размер L	33 мм

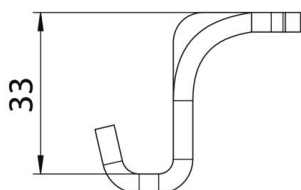

Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для форм профиля	I-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет