

Технический паспорт

Фиксатор

Артикульный номер: 6003869



Фиксатор для крепления угловой секции проволочного лотка типа GW 40/80 к стальной конструкции
При выборе фиксатора необходимо учитывать толщину фланца стального держателя!



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6003869
Тип	KL 30 FT
Обозначение 1	Клеммник
Производитель	OBO
Размер	30mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	22,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4932 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фиксатор

Артикульный номер: 6003869



Размеры

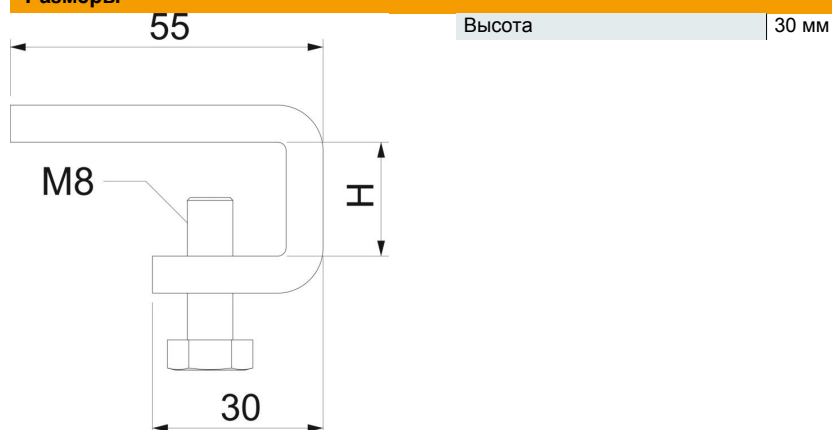

Высота 30 мм

Технические характеристики

Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Диаметр отверстия	8 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель