

# Технический паспорт

## Комбинированная гайка А4

Артикулный номер: 6408920



Комбинированная гайка со спрессованной шайбой в соответствии со стандартом EN 1661.




CE

A4 Нержавеющая сталь 1.4401

### Исходные данные

Артикулный номер	6408920
Тип	KM M8 A4
Обозначение 1	Комбинированная гайка
Обозначение 2	с запрессованной шайбой
Производитель	OBO
Размер	M8
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0389 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

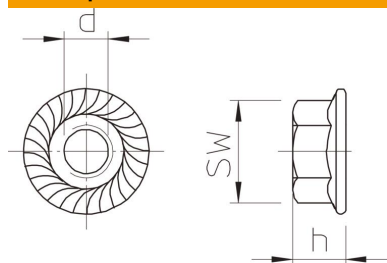

Размер d	8 мм
Размер h	8 мм

# Технический паспорт

Комбинированная гайка А4

Артикульный номер: 6408920



## Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
Размер под ключ	13
Самофиксирующийся	да
Левая резьба	нет
Резьба, британская система	5/16 дюйма
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник