

Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072909



Лента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для покрытия обрезных концов пластины. Лента черного цвета, устойчивая к воздействию ультрафиолета.



PVC

поливинилхлорид

| Исходные данные             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Артикульный номер           | 6072909                 |
| Тип                         | KSB 2 PVC               |
| Обозначение 1               | Лента для защиты кромок |
| Обозначение 2               | для обрезных краев      |
| Производитель               | OBO                     |
| Цвет                        | черный                  |
| Материал                    | Поливинилхлорид         |
| Минимальная единица продажи | 10                      |
| Единица расхода             | Метр                    |
| Масса                       | 8 кг                    |
| Единица веса                | кг/100 м                |


# Технический паспорт

Лента для защиты кромок, черная

Артикульный номер: 6072909



## Размеры

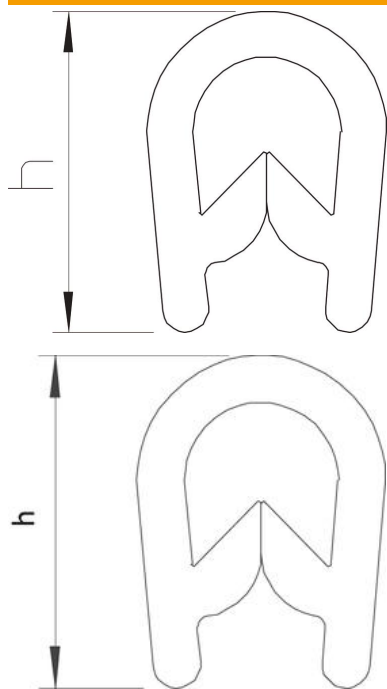

|               |           |
|---------------|-----------|
| Длина         | 10 000 мм |
| Ширина        | 6,5 мм    |
| Высота        | 10 мм     |
| Размер h      | 10 мм     |
| Размер h (мм) | 0,39 in   |

## Технические характеристики

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Модель                       | Защитная лента  |
| для материала толщиной макс. | 2 мм            |
| для материала толщиной макс. | 0,08 in         |
| для материала толщиной мин.  | 0,75 мм         |
| для материала толщиной мин.  | 0,03 in         |
| Подходит для                 | Кабельный лоток |
| Не содержит галогенов        | нет             |