


Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM

Артикульный номер: 6062280



Фиксатор для безвинтового крепления разделительных полочек в кабельных лотках RKSM, MKS и SKS.

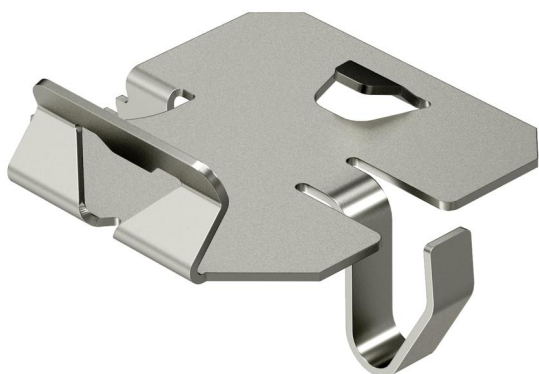

A2 Нержавеющая сталь 1.4310

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6062280
Тип	KS KR A2
Обозначение 1	Фиксатор для кабельного лотка
Обозначение 2	для монтажа разделит. полочки
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	30
Единица расхода	Шт.
Масса	0,537 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM

Артикульный номер: 6062280



Технические характеристики

Модель	Адаптер
Вид крепления	Крепежный зажим
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет