


Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKS FT

Артикульный номер: 6062296

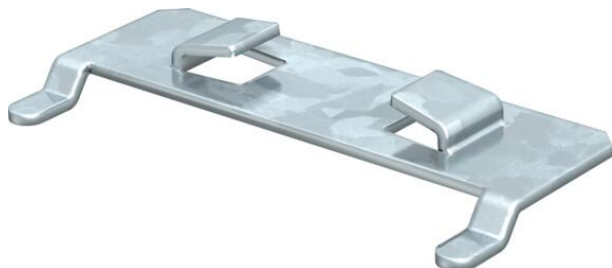

Фиксатор для безболтового крепления разделительных полочек. Вставка в кабельный лоток RKSM (шириной от 200 мм).



St

Сталь


FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6062296
Обозначение 1	Фиксатор RKS
Обозначение 2	для TSG 60/S в RKS
Производитель	OBO
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,902 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

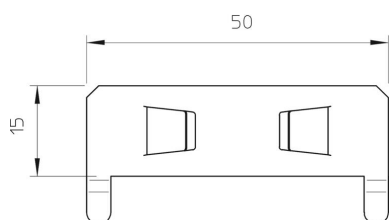

Технический паспорт

Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKS FT

Артикульный номер: 6062296



Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет