

Технический паспорт


Комплект продольных соединителей Magic A2

Артикульный номер: 6069140



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

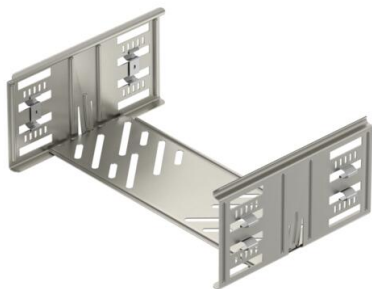

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6069140
Тип	KTSMV 130 A2
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	110x300x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	57,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,3588 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic A2

Артикульный номер: 6069140



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель