

Технический паспорт


Комплект продольных соединителей Magic DD

Артикульный номер: 6069118



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

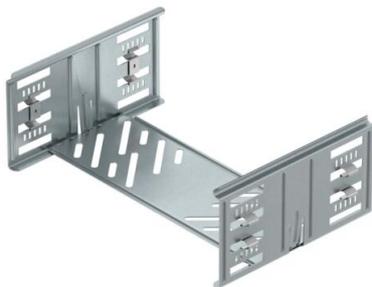

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6069118
Тип	KTSMV 130 DD
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	110x300x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	57,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,4877 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic DD




Артикульный номер: 6069118

Размеры

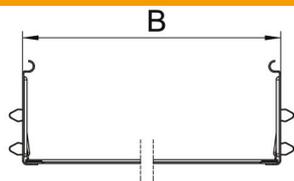

Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

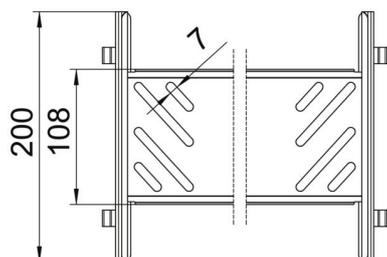

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель