

# Технический паспорт


## Комплект продольных соединителей Magic A2

Артикульный номер: 6069142



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

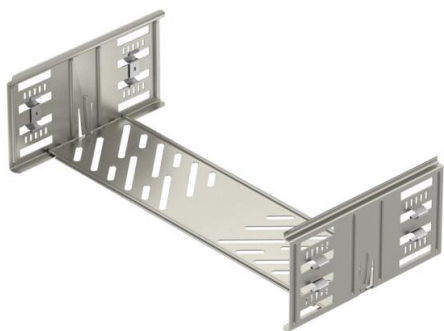

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6069142
Тип	KTSMV 140 A2
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	110x400x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	4,7977 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic A2

Артикульный номер: 6069142



### Размеры

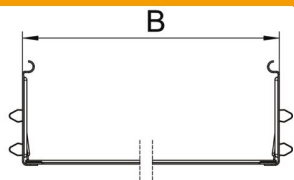

Длина	200 мм
Ширина	400 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм



### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель