

# Технический паспорт


## Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикульный номер: 6069100



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

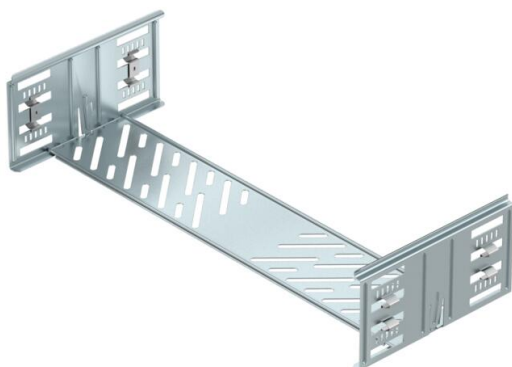

St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Артикульный номер           | 6069100                          |
| Тип                         | KTSMV 150 FS                     |
| Обозначение 1               | Комплект продольных соединителей |
| Обозначение 2               | для кабельного лотка Magic       |
| Производитель               | OBO                              |
| Размер                      | 110x500x200                      |
| Цвет                        | цинковый                         |
| Материал                    | Сталь                            |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом    |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                     |
| Минимальная единица продажи | 1                                |
| Единица расхода             | Шт.                              |
| Масса                       | 71 кг                            |
| Единица веса                | кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикульный номер: 6069100



### Размеры

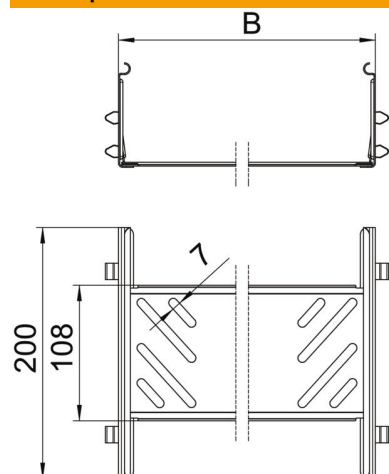

|               |        |
|---------------|--------|
| Длина         | 200 мм |
| Ширина        | 500 мм |
| Высота        | 110 мм |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер B      | 500 мм |

### Технические характеристики

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Исполнение                                | Продольный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции           | нет                     |
| Подходит для проволочного лотка           | нет                     |
| Подходит для кабельных лестничных лотков  | нет                     |
| Подходит для кабельного лотка             | да                      |
| Подходит для высоты кабеленесущей системы | 110 мм                  |
| Горизонтальный поворотный соединитель     | нет                     |
| Вертикальный поворотный соединитель       | нет                     |
| Нержавеющая сталь, протравленная          | нет                     |
| Вид соединения                            | Безвинтовой соединитель |