

Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикульный номер: 6068902



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6068902
Тип	KTSMV 320 FS
Обозначение 1	Комплект продольных соединител
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	ОВО
Размер	35x200x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	29,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0833 кг CO2e / 1 Шт.



Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикульный номер: 6068902



Размеры

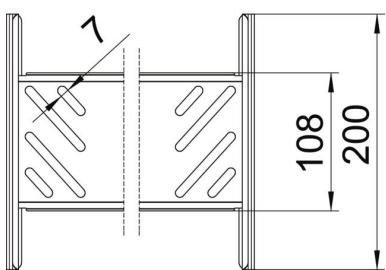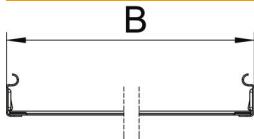

Размер	35x200
Длина	200 мм
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Высота	1 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	35 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, проправленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель