

# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068964



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.  
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6068964                             |
| Тип                                                        | KTSMV 630 A2                        |
| Обозначение 1                                              | Комплект продольных соединителей    |
| Обозначение 2                                              | для кабельного лотка Magic          |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 60x300x200                          |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали             |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)      |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный       |
| Стандарт поверхности                                       |                                     |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 44 кг                               |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 3,9419 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068964



### Размеры

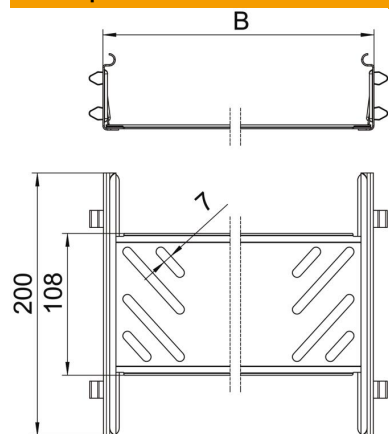

|               |        |
|---------------|--------|
| Размер        | 60x300 |
| Длина         | 200 мм |
| Ширина        | 300 мм |
| Высота        | 60 мм  |
| Толщина листа | 1 мм   |
| Размер B      | 300 мм |

### Технические характеристики

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Исполнение                                | Продольный соединитель  |
| Повышение живучести конструкции           | нет                     |
| Подходит для проволочного лотка           | нет                     |
| Подходит для кабельных лестничных лотков  | нет                     |
| Подходит для кабельного лотка             | да                      |
| Подходит для высоты кабеленесущей системы | 60 мм                   |
| Горизонтальный поворотный соединитель     | нет                     |
| Вертикальный поворотный соединитель       | нет                     |
| Нержавеющая сталь, протравленная          | нет                     |
| Вид соединения                            | Безвинтовой соединитель |