

# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068986



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.



**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

**2B** без обработки, дообрработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6068986
Тип	KTSMV 630 A4
Обозначение 1	Комплект продольных соединител
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	ОВО
Размер	60x300x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообрработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,8577 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068986

**OBO**  
BETTERMANN

### Размеры

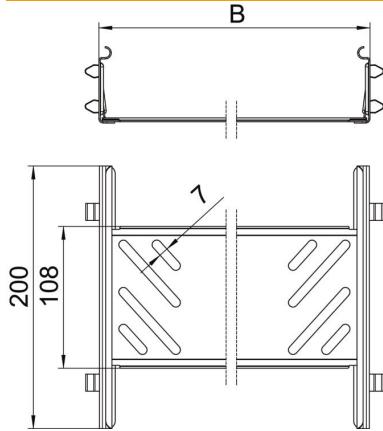

Размер	60x300
Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, проравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель