


Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068920

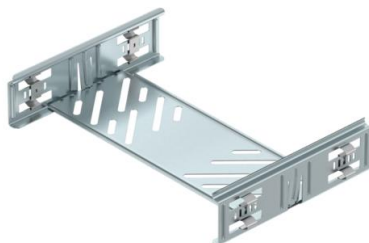

Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6068920
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	60x300x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	44 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,665 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068920



Размеры

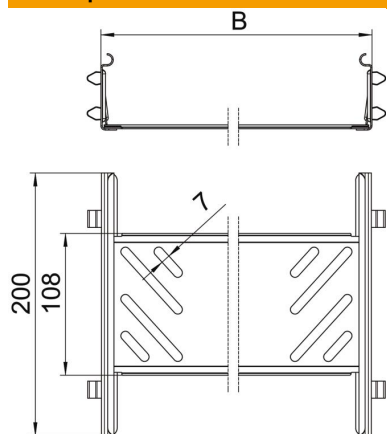

Размер	60x300
Длина	200 мм
Ширина	300 мм
Ширина	12 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	300 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель