

Технический паспорт


Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068944



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

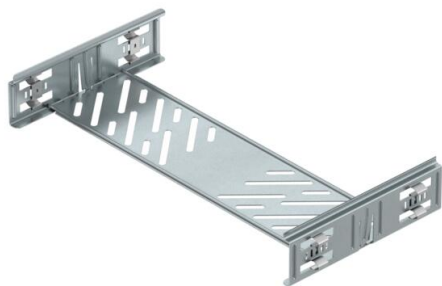

St

Сталь

DD

Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6068944
Обозначение 1	Комплект продольных соединителей
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	60x400x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	50,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic

Артикульный номер: 6068944



Размеры

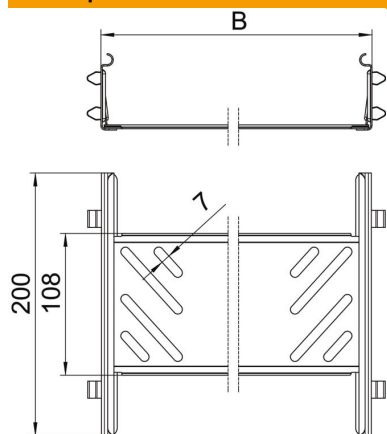

Размер	60x400
Длина	200 мм
Ширина	400 мм
Ширина	16 in
Высота	60 мм
Высота	2 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	400 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель