

Технический паспорт


Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикульный номер: 6069012



Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

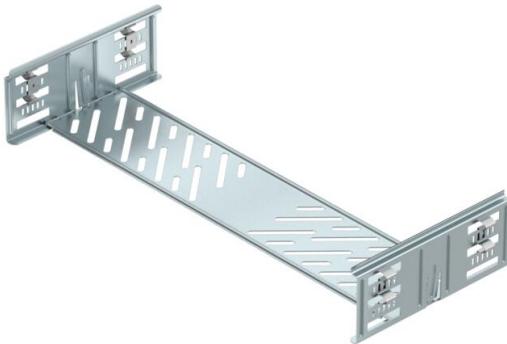

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6069012
Тип	KTSMV 850 FS
Обозначение 1	Комплект продольных соединител
Обозначение 2	для кабельного лотка Magic
Производитель	OBO
Размер	85x500x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	64 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,5774 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Комплект продольных соединителей Magic FS




Артикульный номер: 6069012

Размеры

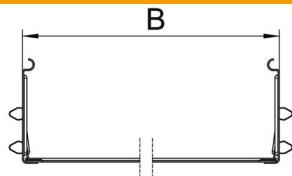

Размер	85x500
Длина	200 мм
Ширина	500 мм
Высота	85 мм
Толщина листа	1 мм
Размер B	500 мм

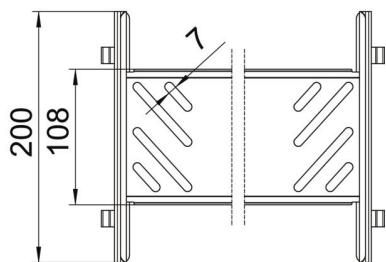

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	85 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, пропаренная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель