

Технический паспорт

Кабельный лоток, одинарный, для одиночной прокладки

Артикульный номер: 6006890



Кабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля. В соответствии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6006890
Тип	KTW 100 FT
Обозначение 1	Кабельная пластина
Обозначение 2	для прокладки единичн. кабеля
Производитель	OBO
Размер	44x200x113
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2123 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Кабельный лоток, одинарный, для одиночной прокладки

Артикульный номер: 6006890



Размеры

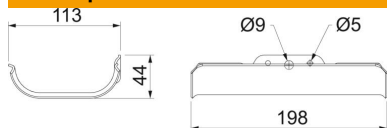

Длина	198 мм
Ширина	113 мм
Высота	44 мм
Толщина листа	2 мм

Технические характеристики

Кол-во поддонов	0 Сталь
Исполнение	Отдельный
F в кН на поддон	0,35 кН
С крепежным материалом	нет
Регулируемый	нет
OBO_Wannenhöhe_80698	44 мм