

Технический паспорт

Траверса US 5 NOK A2

Артикульный номер: 6348947



Траверса с повернутым на 90° U-образным кронштейном
При установке траверсы необходимо использовать распорку DSK 45!



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6348947
Тип	KUS 5 NOK A2
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US5, поверн. 90°
Производитель	OBO
Размер	140x75x104
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	61 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,6124 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса US 5 NOK A2


Артикульный номер: 6348947



Размеры

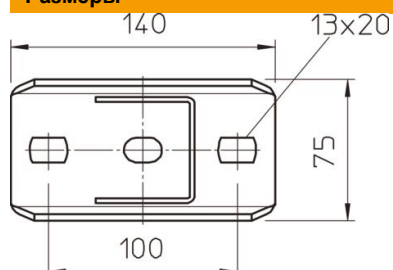

Длина	140 мм
Ширина	75 мм
Высота	104 мм

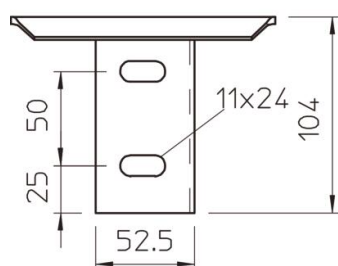

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм