

# Технический паспорт

## Траверса регулируемая A2

Артикульный номер: 6348925



Регулируемая траверса для стойки US 5.  
При установке траверсы используется распорка типа DSK 47.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6348925
Тип	KU 5 V A2
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	д. стойки US5, регулируемой
Производитель	OBO
Размер	180x59x109
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	81 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	6,6928 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Траверса регулируемая А2

Артикульный номер: 6348925



### Размеры

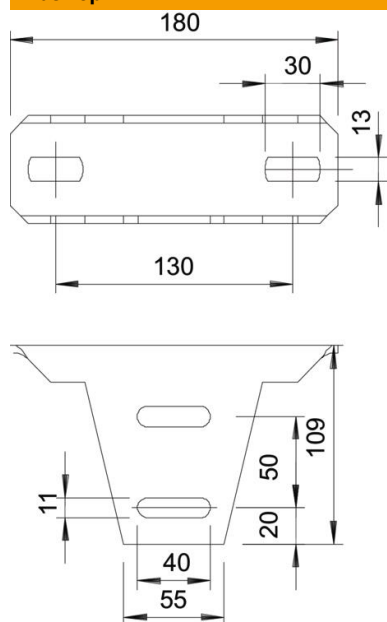

Длина	180 мм
Ширина	59 мм
Высота	109 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	30 мм
Угловой диапазон мин.	0 мм