

Технический паспорт

Траверса регулируемая А4

Артикульный номер: 6348927



Регулируемая траверса для стойки US 5.
При установке траверсы используется распорка типа DSK 47.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный номер	6348927
Тип	KU 5 V A4
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	д. стойки US5, регулируемой
Производитель	OBO
Размер	180x59x109
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	81 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	6,6919 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса регулируемая А4

Артикульный номер: 6348927



Размеры

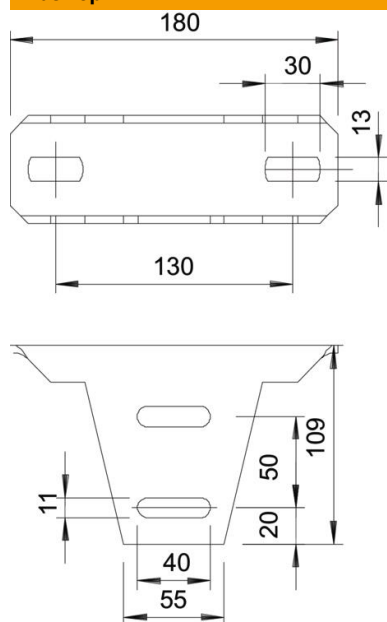

Длина	180 мм
Ширина	59 мм
Высота	109 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	30 мм
Угловой диапазон мин.	0 мм