

Технический паспорт

Траверса приварная

Артикульный номер: 6349218



Траверса для стойки US 7
Крепежный материал (2 винта с шестигранной головкой SKS 12x100)
заказывается отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6349218
Тип	KU 7 AOX FT
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для стойки US7, сварка
Производитель	OBO
Размер	100x50
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	82 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,7915 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса приварная

Артикульный номер: 6349218



Размеры

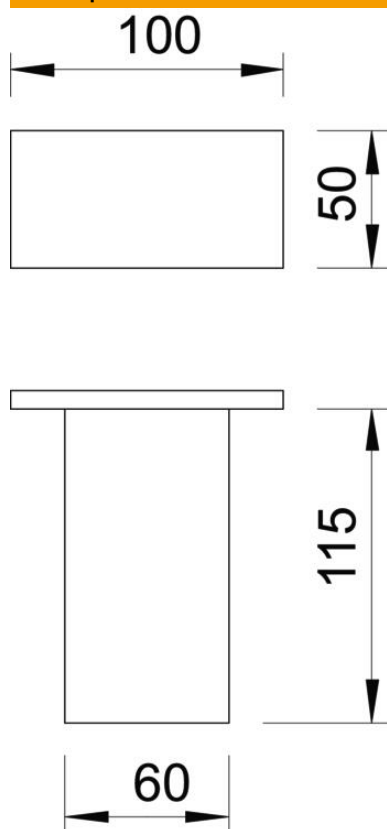

Длина	100 мм
Ширина	50 мм
Высота	121,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет