

Технический паспорт

Траверса регулируемая A2

Артикульный номер: 6349196



Регулируемая траверса для стойки US 7.
Крепежный материал (2 болта с шестигранной головкой SKS 12x100 и распорку DSK 45) заказывается отдельно



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6349196
Тип	KU 7 VQP A2
Обозначение 1	Траверса
Обозначение 2	для проф. рейки US 7, регулир.
Производитель	OBO
Размер	200x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	180,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,1394 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Траверса регулируемая А2

Артикульный номер: 6349196



Размеры

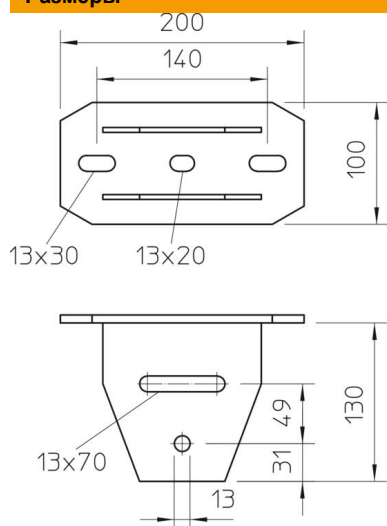

Длина	200 мм
Ширина	100 мм
Высота	136,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Винтовая верхняя пластина
Подходит для потолочного крепления	да
Подходит для крепления консолей	нет
Подходит для форм профиля	U-образный профиль
Нержавеющая сталь, протравленная	нет