

Технический паспорт

Вертикальный угол 2-секционный

Артикульный номер: 7400628



Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода проводов и кабелей).



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400628
Тип	KV2 19048
Обозначение 1	Вертикальное колено
Обозначение 2	с 2 тягами для EÜK
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	176 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный угол 2-секционный


Артикульный номер: 7400628



Размеры

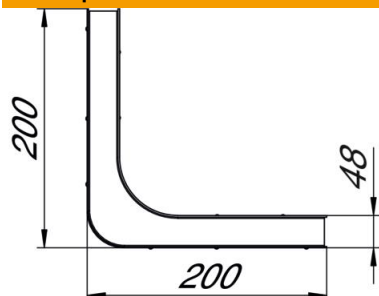

Длина	200 мм
Ширина	190 мм
Высота	48 мм
Размер a	80 мм
Размер b	110 мм
Размер h	48 мм

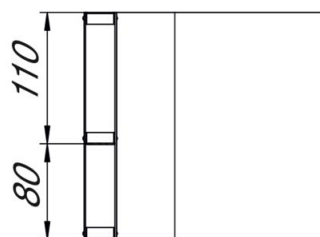

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	1
Кол-во секций	2 Сталь
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала мин.	48 мм
Попереч. сечение секции a	3588 мм ²
Попереч. сечение секции b	4968 мм ²