


Технический паспорт

Фиксатор KWH A2

Артикульный номер: 6355331

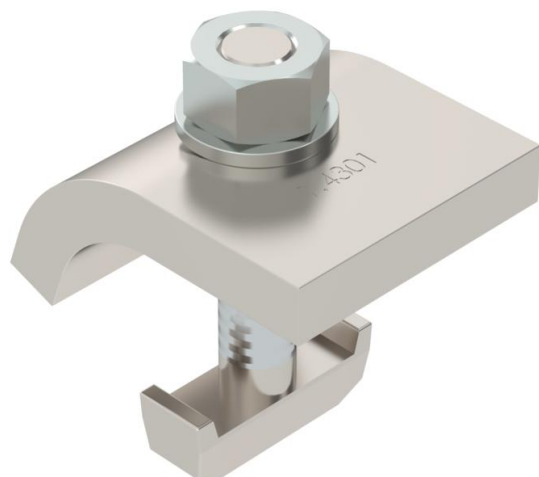

Фиксатор с болтом KWH с Г-образной головкой для крепления на профильной рейке CPS 5.
Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.
Фиксирующий угол используется в комбинации с профильными рейками с шириной шлица 22 мм (например, типа CPS 5).



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6355331
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болт с крючкооб голов, h=20мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	70 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор KWH A2

Артикульный номер: 6355331



Размеры

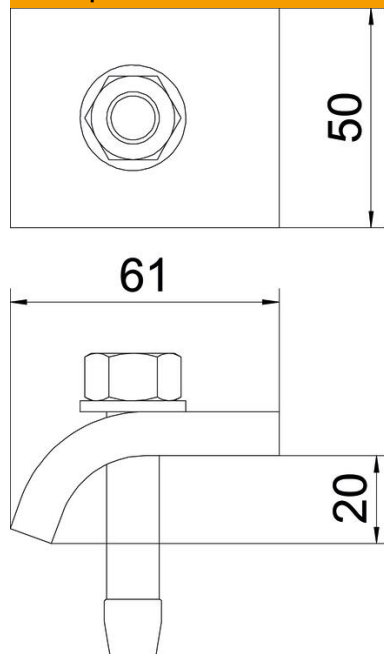

Высота 20 мм

Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	23 мм
Подходит для толщины фланца мин.	17 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 60