


# Технический паспорт

## Боковой соединитель FT

Артикульный номер: 6015107

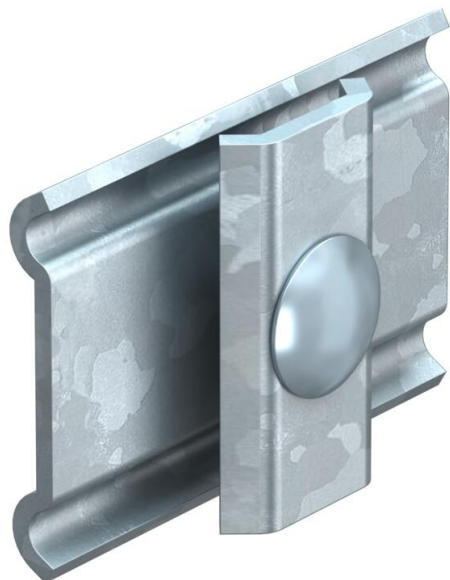

Стыковой соединитель проволочных лотков в болтовом исполнении.  
В комплект поставки входят болты типа FRS M6 x 20.



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный номер	6015107
Тип	К 11 262 FT
Обозначение 1	Боковой соединитель
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	60x40
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	7,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1451 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

## Боковой соединитель FT

Артикульный номер: 6015107



### Размеры



Размер	60 x 40
Длина	60 мм
Ширина	40 мм
Ширина	1,97 in
Высота	24 мм
Высота	0,94 in

### Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Подходит для проволоки проволочных лотков макс.	4,9 мм
Подходит для проволоки проволочных лотков мин.	3,9 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель