

Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226332



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



CEUK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226332
Тип	LAAD 300 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	V300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	219 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	7,5002 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226332



Размеры

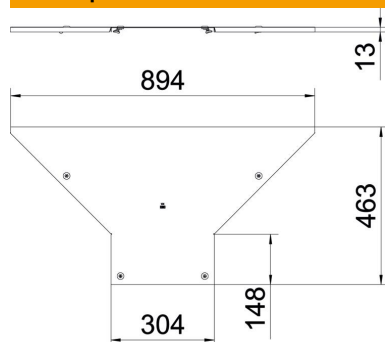

Ширина	300 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	300 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет