

Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226334



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6226334
Тип	LAAD 400 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B400
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	316 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	10,2308 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226334



Размеры

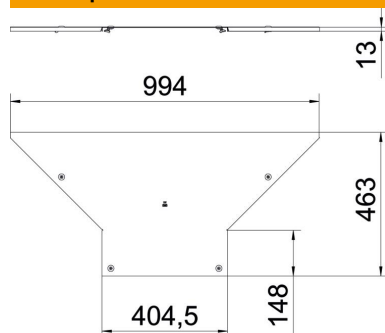

Ширина	400 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	400 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет