

Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226336



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 6226336 |
| Тип | LAAD 450 R3 FT |
| Обозначение 1 | Крышка Т-обр./крест.соединения |
| Обозначение 2 | с поворотными фиксаторами |
| Производитель | OBO |
| Размер | B450 |
| Цвет | цинковый |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 341 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 10,5048 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226336



Размеры

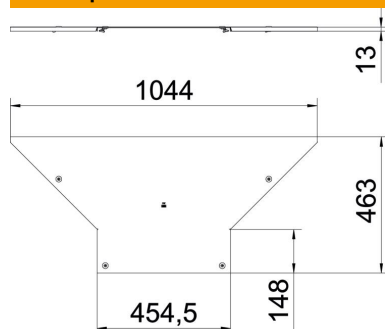

| | |
|---------------|---------|
| Ширина | 450 мм |
| Толщина листа | 1,25 мм |
| Размер В | 450 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | да |
| Подходит для кабельного лотка | нет |
| Прочность материала | 1,25 мм |
| Нержавеющая сталь, протравленная | нет |
| Конструкция для больших расстояний | нет |