

Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6226318



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6226318
Тип	LAAD 600 R3 FS
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	397 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	14,5982 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка для Т-образного/крестового соединения FS

Артикульный номер: 6226318



Размеры

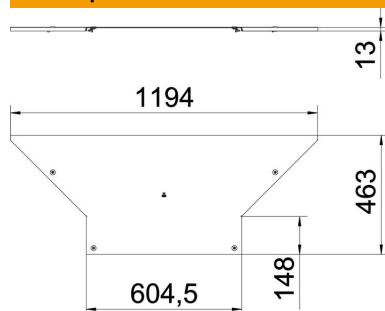

Ширина	600 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	600 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет