


# Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226344



Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.

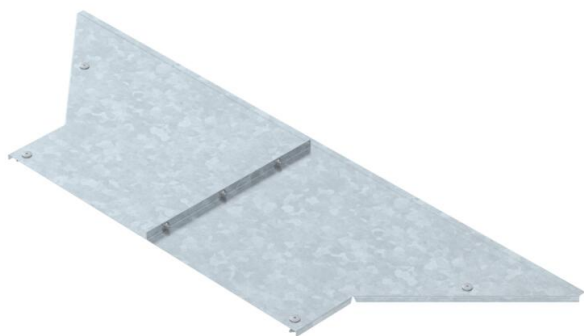

CEUK  
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный номер	6226344
Тип	LAAD 800 R3 FT
Обозначение 1	Крышка Т-обр./крест.соединения
Обозначение 2	с поворотными фиксаторами
Производитель	OBO
Размер	B800
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	528 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	15,5679 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикульный номер: 6226344



## Размеры

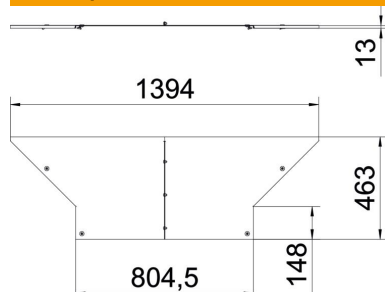

Ширина	800 мм
Толщина листа	1,25 мм
Размер В	800 мм

## Технические характеристики

Вид крепления	Поворотный фиксатор
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Прочность материала	1,25 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет