

Технический паспорт

Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225912



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225912
Тип	LAA 1130 R3 FS
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д.каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	411 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	12,865 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225912



Размеры

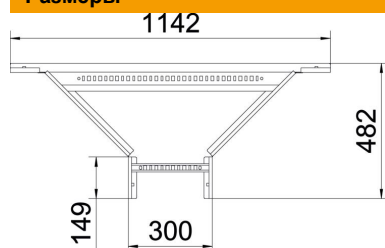

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм