


Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225932



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

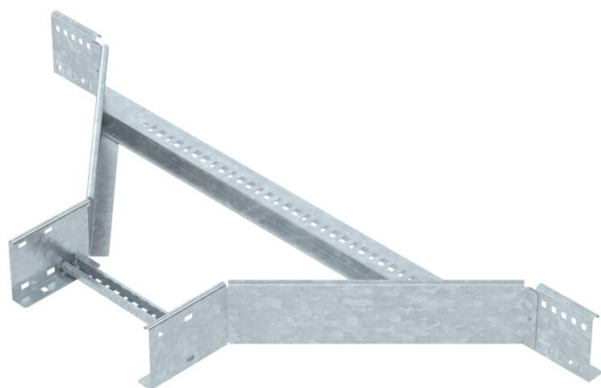

CEUK
CA

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6225932
Тип	LAA 1130 R3 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	426 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	11,714 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225932



Размеры

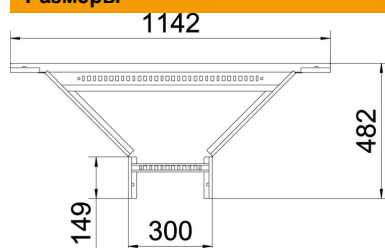

Ширина	300 мм
Высота	110 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм