

# Технический паспорт

## Т-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225918



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.  
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6225918
Тип	LAA 1160 R3 FS
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	480 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	14,4397 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## T-образная секция 110 FS

Артикульный номер: 6225918



### Размеры

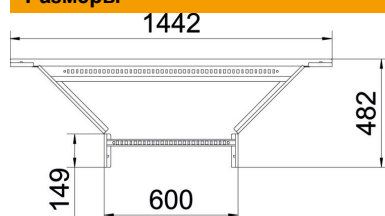

Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Размер B	600 мм
Размер R	300 мм

### Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм