


# Технический паспорт

## Т-образная секция 110 FT

### Артикульный номер: 6225940



Т-образное/крестовое соединение с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 110 мм.  
Соединители заказываются отдельно, в соразмерном количестве.

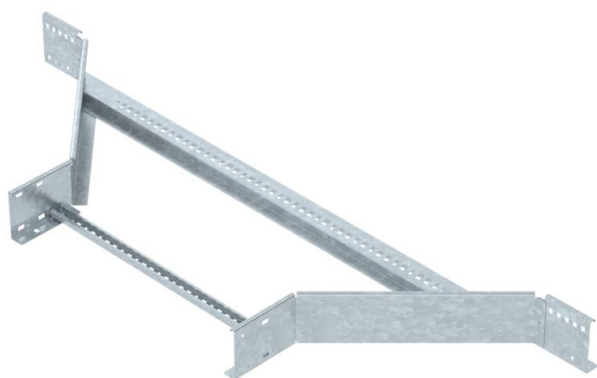

**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

#### Исходные данные

Артикульный номер	6225940
Тип	LAA 1160 R3 FT
Обозначение 1	Т-образ./крестовое соединение
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	110x600
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	497 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	13,294 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Т-образная секция 110 FT

Артикульный номер: 6225940



## Размеры

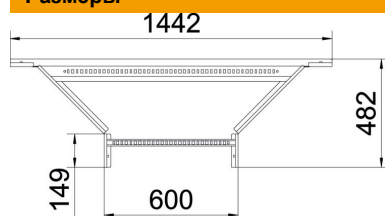

Ширина	600 мм
Высота	110 мм
Размер B	600 мм
Размер R	300 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм